




Kabelkompatibelt støpsel

SDOGB050ZDSFKPG

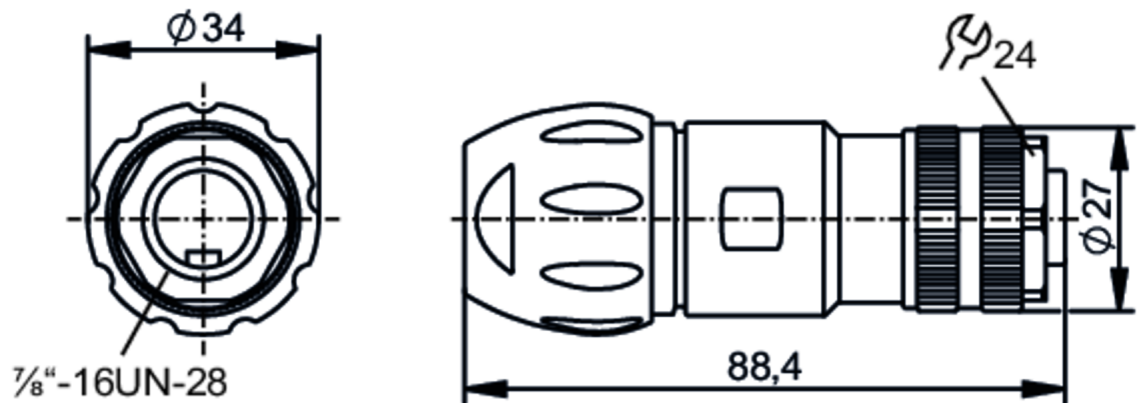

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 400,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	9,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	48,81
Støpt kroppsmateriale		PA; PUR
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Tetningsmateriale		NBR
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E12774



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGB050ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PA; PUR; låse: diecast zinc, forniklet; Forsegling: NBR; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

