


E12775



Kabelbare plugger

SSTGB030ZDSFKPG

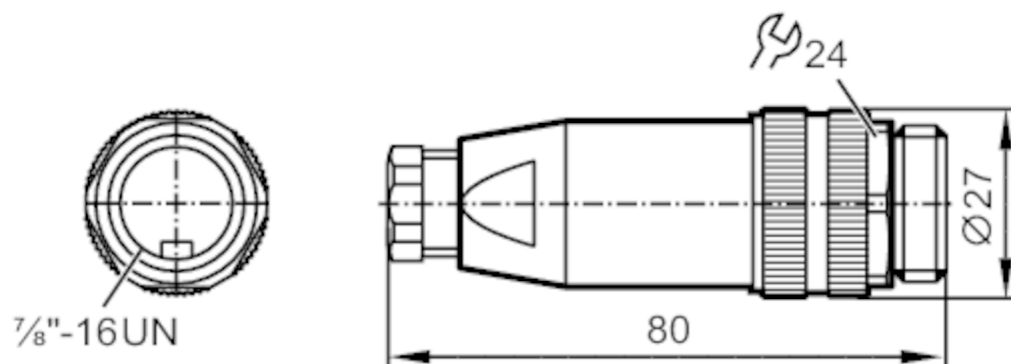

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	51,90
Støpt kroppsmateriale		PBT
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet

Merknader

Merknader	pinne 1 blybelagt
Antall i forpakning	1,00 stk.

E12775



Kabelbare plugger

SSTGB030ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PBT; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

