


E12776



Kabelbare plugger

SSTGB050ZDSFKPG

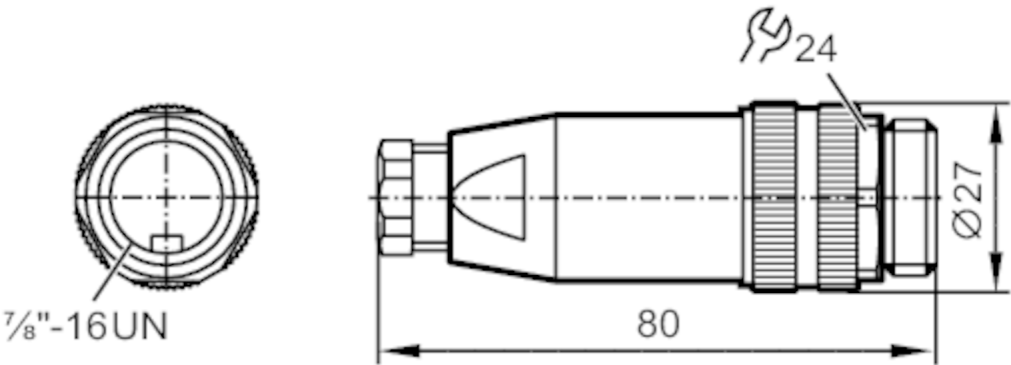

Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	9,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	54,70
Støpt kroppsmateriale		PBT
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Merknader		
Merknader		Pin 4 blybelagt
Antall i forpakning		1,00 stk.

E12776



Kabelbare plugger

SSTGB050ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PBT; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

