


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0002K04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC541

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

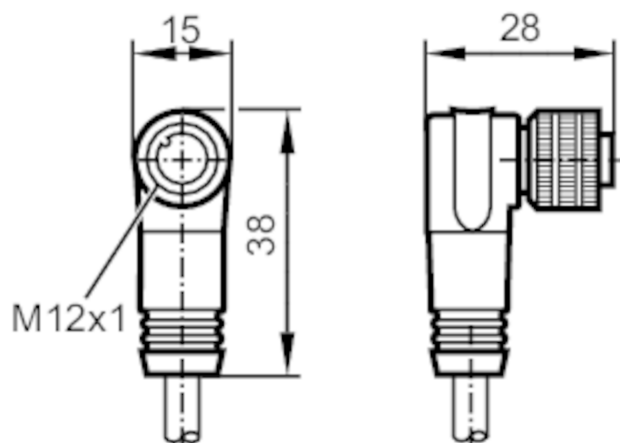

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	88,80
Dimensjoner [mm]	28,00 x 15,00 x 38,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040MSS0002K04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 4,8 mm, beskyttet; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling

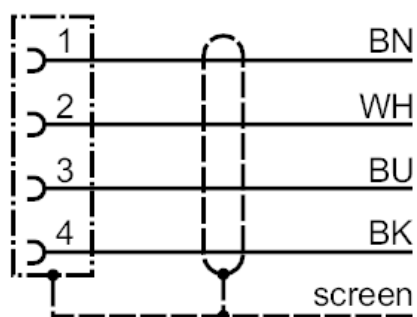

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit