


Jumperkabel med ventilplugg

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

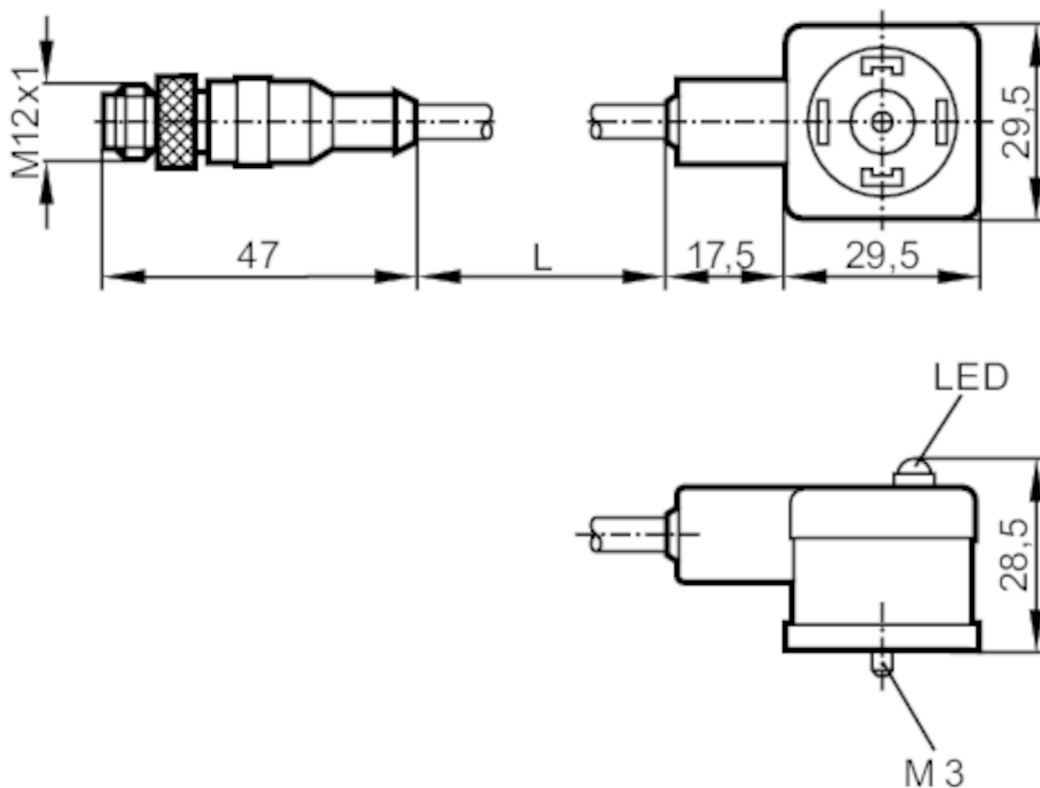

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 24,00 AC/DC

Overspenningsbeskyttelse

friløpsdiode

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

400,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftelementer

Display

drift

1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking



Jumperkabel med ventilplugg

 
STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 8 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

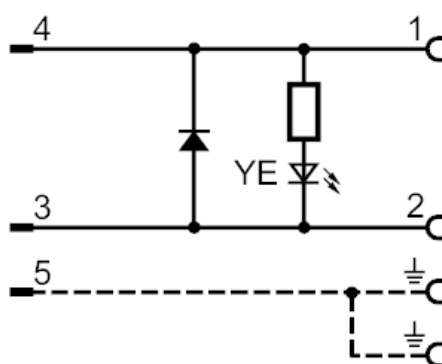

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: nikkelbelagt messing

