


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSS0010K05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC546

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

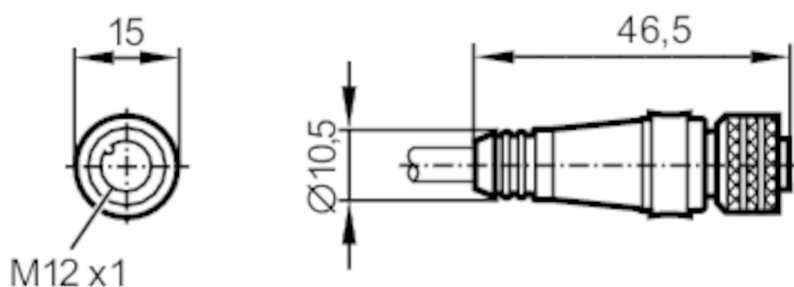

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	439,40	
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 46,50	
Materialer		PUR	
Støpt kroppsmateriale		PUR	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 15 x kabeldiameter
		bøyeradius for fast installasjon	min. 8 x kabeldiameter, kun én gang

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12074



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSS0010K05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,0...1,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit