


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0020G04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

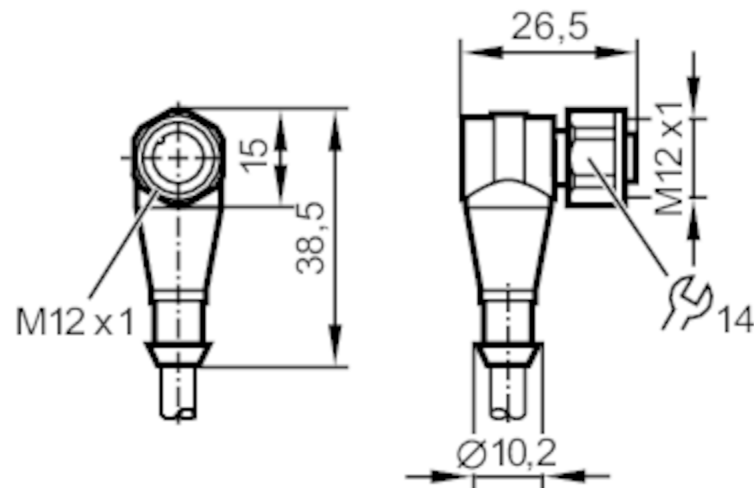

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	1 046,60
Dimensjoner [mm]	26,50 x 15,00 x 38,50
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040VAS0020G04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 20 m, PVC, oransje, Ø 5,3 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



Tilkobling

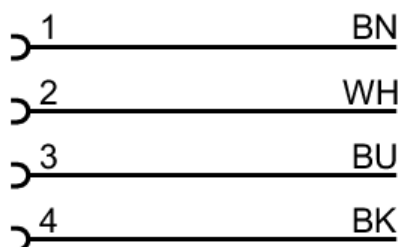

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit