


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSS0060C05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC591

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

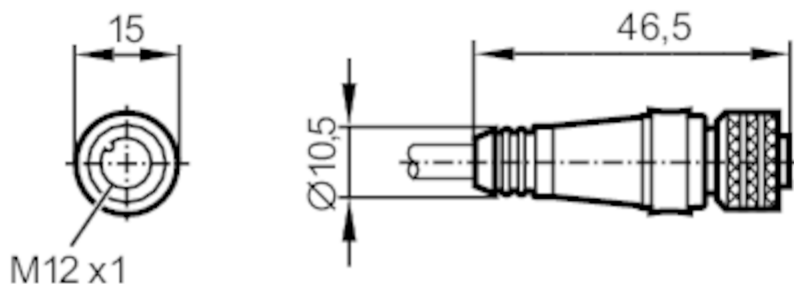

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	2 577,60
Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 46,50
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12236



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSS0060C05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 60 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm, beskyttet; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm;
Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit