


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0010H08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).

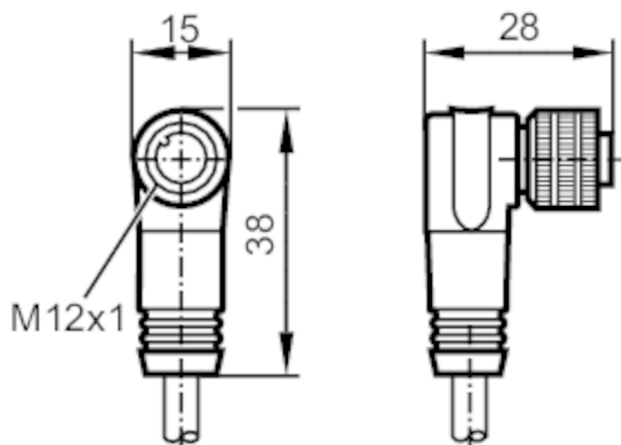

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00; (...40 °C)
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	613,00
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 15,00 x 38,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E12260



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0010H08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farger til DIN EN 60947-5-2

Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	oransje
VT =	lilac
WH =	hvit