


Kabelbare plugger

SSTGH040MSSFKSG

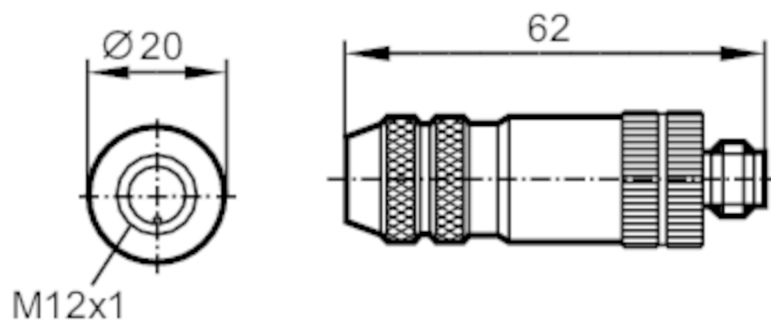

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	44,50
Dimensjoner [mm]	20,00 x 20,00 x 62,00
Materialer	diecast zinc forniklet
Støpt kroppsmateriale	diecast zinc, forniklet
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12261



Kabelbare plugger

SSTGH040MSSFKSG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: kan skjermes



Tilkobling

