


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0010C04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC543

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

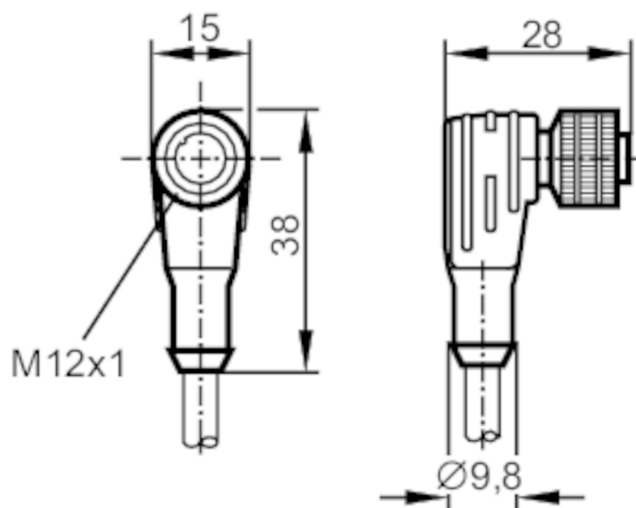

## Applikasjon

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
| Fri for silikon   | ja                                                                 |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                    |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Vekt [g]              | 371,40                |
| Dimensjoner [mm]      | 28,00 x 15,00 x 38,00 |
| Materialer            | TPU                   |
| Støpt kroppsmateriale | TPU                   |
| Materiale mutter      | messing, forniklet    |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E12276



## Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040MSS0010C04

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



### Tilkobling

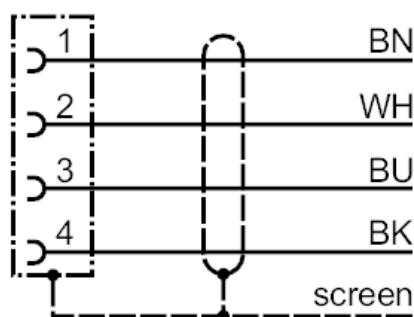

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Lederfarger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
| WH = | blå           |
|      | hvit          |