


Avslutningsmotstand for PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

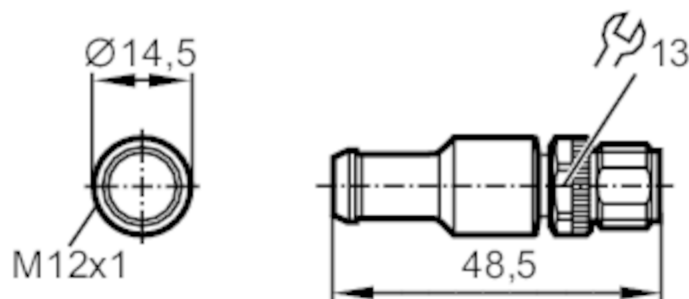

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)
---------------------------------------	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	9,90
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 48,50
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Avslutningsmotstand for PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: B; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6 Nm



Tilkobling

