


E12316



Forbindelseskabel

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

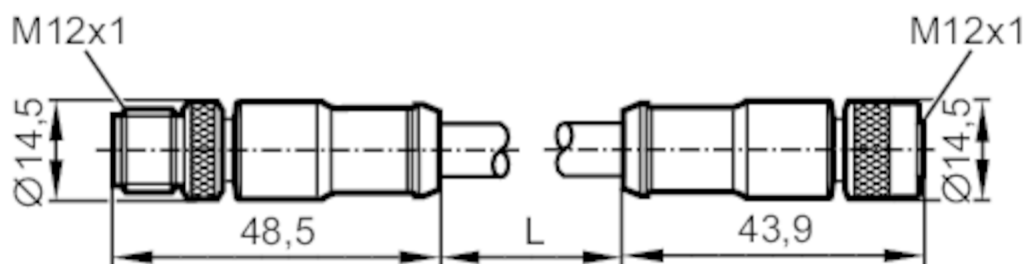

Applikasjon

Spesiell egenskap Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-20,00...50,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	160,60
Dimensjoner	[mm]	14,50 x 14,50 x 48,50
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 7,5 x kabeldiameter
	bøyeradius for fast installasjon	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 5,5 m/s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 10 m/s²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	maks. tillatt strekkfasthet	50 N/mm² statisk
		20 N/mm² dynamisk



Forbindelseskabel

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: B; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8 mm, beskyttet; 2 x 0,25 mm²

Tilkobling

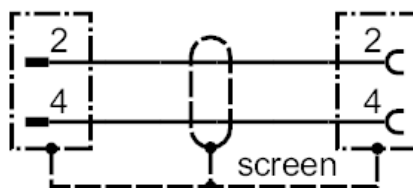

Lederfarger :
 GN = grønn
 RD = rød

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: B; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

