


Y-splitter

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

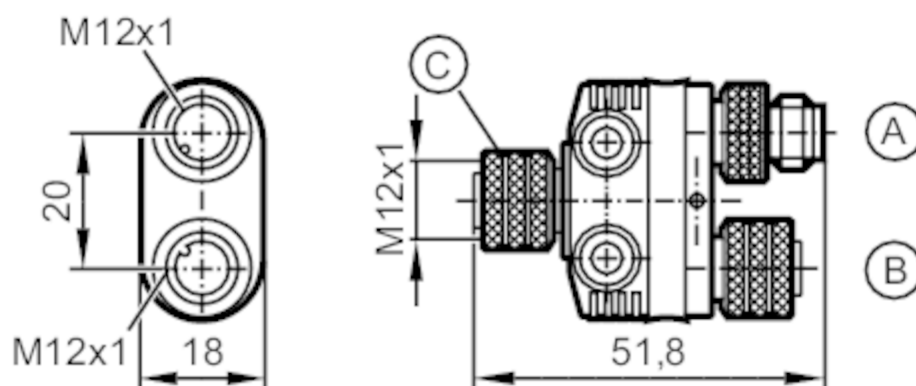

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	29,60
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Y-splitter

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

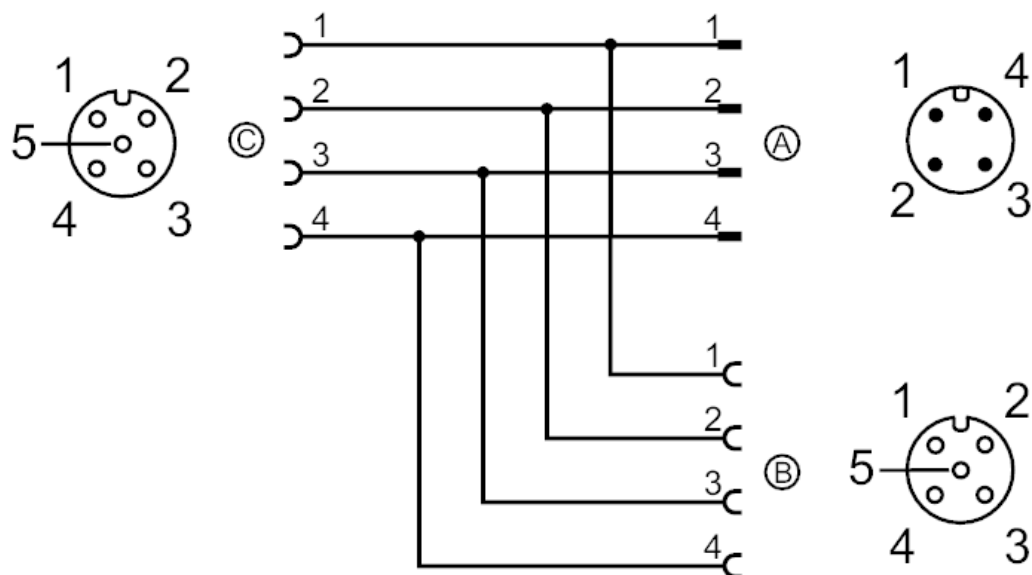

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte