


Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH040MSS0010C04

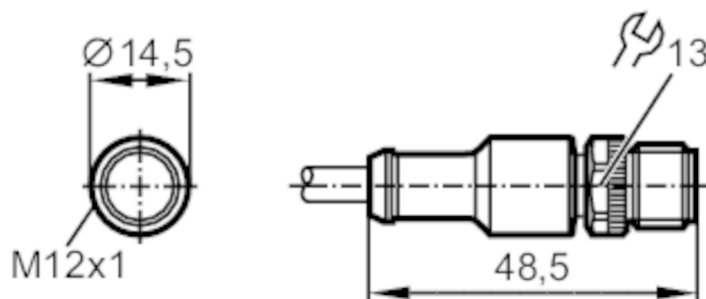

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	386,20
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 48,40
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH040MSS0010C04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



Tilkobling

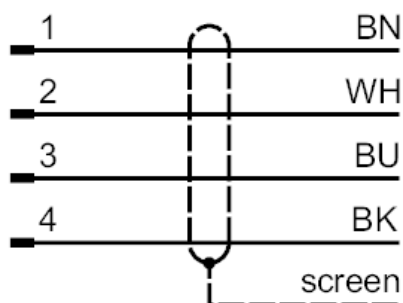

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit