


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

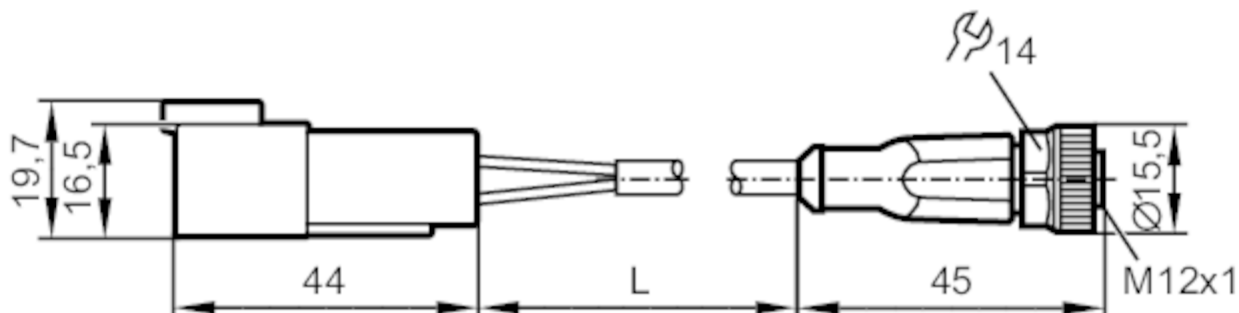

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	102,90								
Materialer	kontakthus: TPU oransje; Forsegling: FKM								
Materiale mutter	messing, forniklet								
Drakjede egnethet	ja								
Drakjede egnethet	<table> <tr> <td>bøyeradius for fleksibel bruk</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>rejsehastighet</td><td>maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²</td></tr> <tr> <td>bøying sykluser</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsjonsstamme</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²	bøying sykluser	> 5 Mio.	torsjonsstamme	± 180 °/m
bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter								
rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²								
bøying sykluser	> 5 Mio.								
torsjonsstamme	± 180 °/m								

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; kontakter: forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

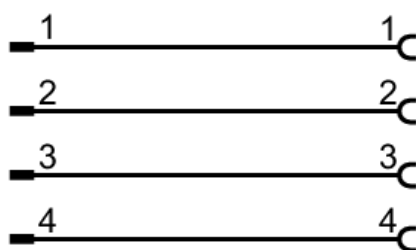

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

