


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0005C04

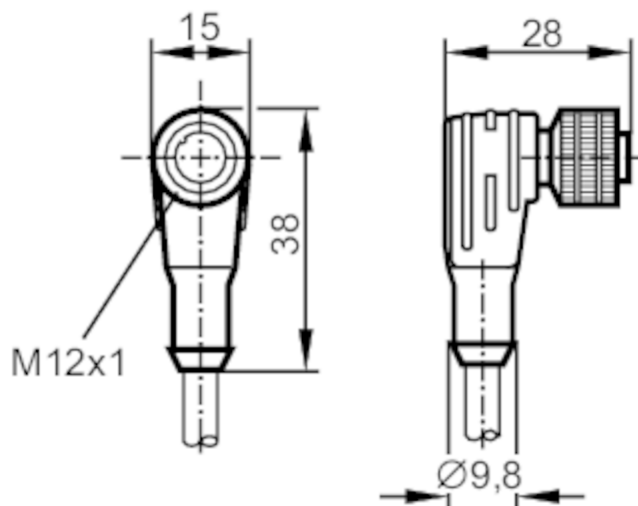

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Merknad om omgivelsestemperatur	21 dager: -25...120 °C
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	271,00
Dimensjoner [mm]	28,00 x 15,00 x 38,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	diecast zinc
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius min. 10 x kabeldiameter

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040MSS0005C04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm;
Skjernet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



Tilkobling

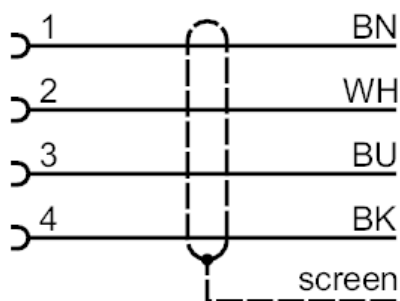

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit