


# E12341



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0030C04

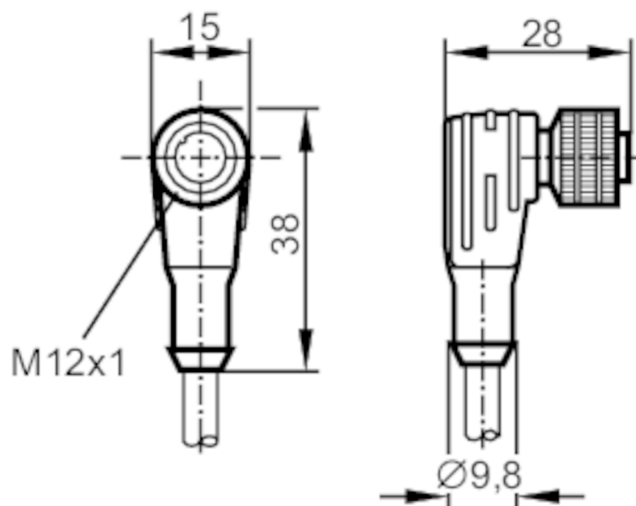

### Applikasjon

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                                                    |

### Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                    |

### Driftsforhold

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]       | -25,00...85,00   |
| Merknad om omgivelsestemperatur | 21 dager: ...120 |
| Beskyttelse                     | IP 67            |

### Mekaniske data

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Vekt [g]              | 1 479,00                           |
| Dimensjoner [mm]      | 28,00 x 15,00 x 38,00              |
| Materialer            | TPU                                |
| Støpt kroppsmateriale | TPU                                |
| Materiale mutter      | diecast zinc                       |
| Drakjede egnethet     | ja                                 |
| Drakjede egnethet     | bøyeradius min. 10 x kabeldiameter |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E12341



## Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040MSS0030C04

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 30 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm;  
Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



### Tilkobling

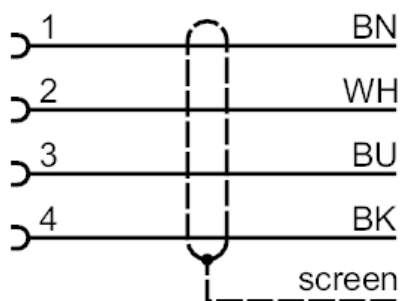

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Lederfarger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
| WH = | blå           |
|      | hvit          |