


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

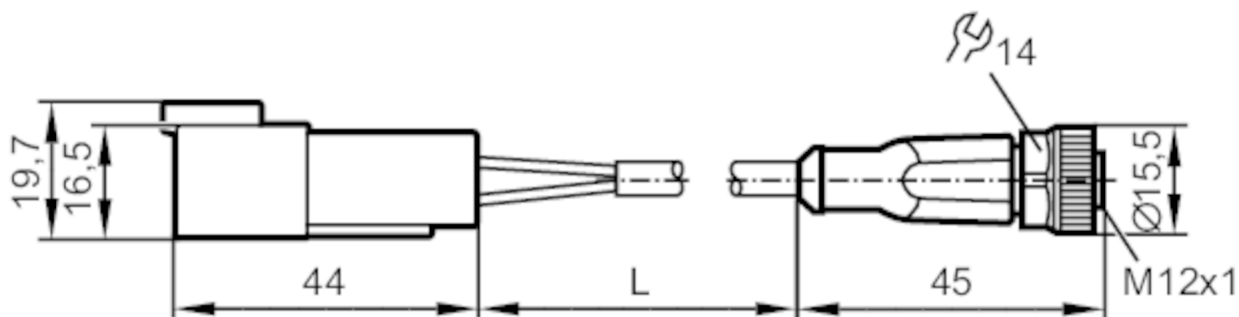

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	54,60	
Materialer		kontakthus: TPU oransje; Forsegling: FKM	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
		bøying sykluser	> 5 Mio.
		torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; kontakter: forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,75 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

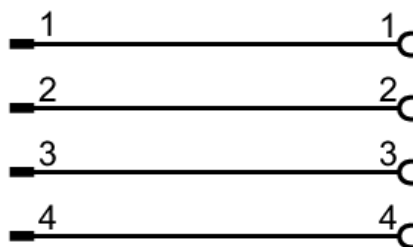

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

