


E12354



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040MSSFKSG

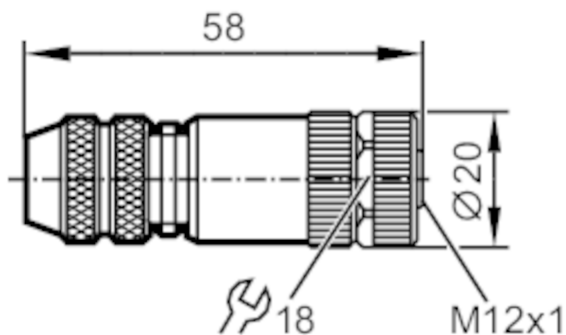

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	46,70
Dimensjoner [mm]	20,00 x 20,00 x 58,00
Materialer	diecast zinc forniklet
Støpt kroppsmateriale	diecast zinc, forniklet
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040MSSFKSG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: kan skjermes



Tilkobling

