


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0015H08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).

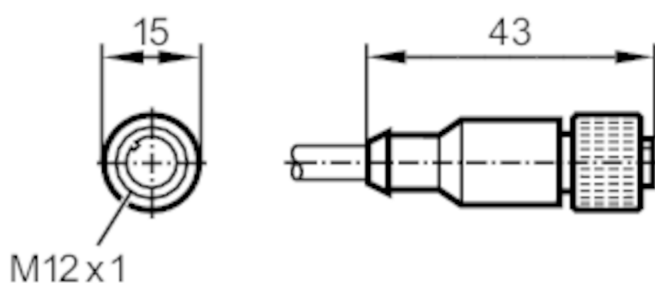

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

912,50

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 43,00

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E12376



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0015H08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	oransje
VT =	lilac
WH =	hvit