




Målpuck for ventilaktuatorer

PUCK D48 +90/-0 / W25

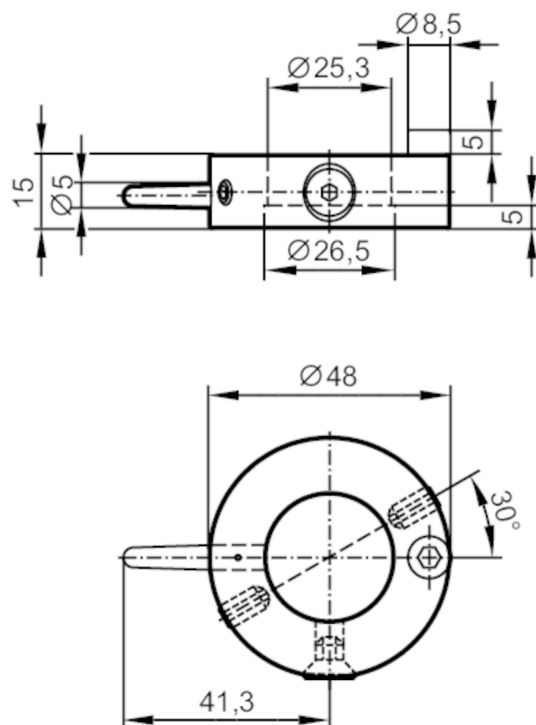

Applikasjon

Design

for spjeldventil

Mekaniske data

Vekt [g]

29,00

Mål puck diameter [mm]

48,00

Materialer

målpucker: PA 6; pekeren: silikon RAL 3020; counter-senket skrue:
rustfritt stål (1.4305 / 303); hodeskrue med pipehode: rustfritt stål
(1.4301 / 304); sett skrue: \$1_4301; låsepinne: rustfritt stål (1.4301 / 304)

Tiltrekkingsmoment [Nm]

2,00; (skruer)

Tilbehør

Varer som leveres

skruer

sett skruer: 2 x M5 x 10, rustfritt stål:

Objekt

hodeskrue med pipehode: 1 x M5 x 6, rustfritt stål:

counter-senket skrue: 1 x M5 x 8, rustfritt stål:

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.