


E18000



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MKS0005X04

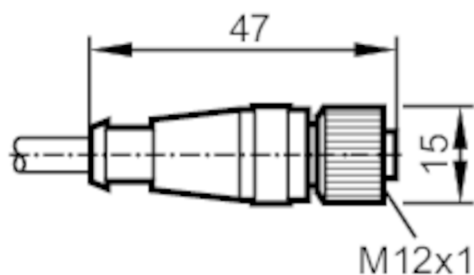

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-45,00...105,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	361,97
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 47,00
Materialer		TPE
Støpt kroppsmateriale		TPE
Materiale mutter		sink, epoksybelagt

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E18000



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MKS0005X04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: sink, epoksybelagt; kontakter: gullbelagte



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit