




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MKS0010X04

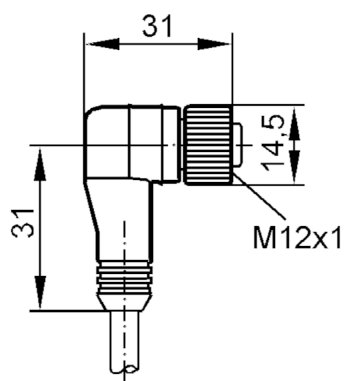

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 300,00 AC/DC
--------------------	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-45,00...105,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	361,97
Dimensjoner [mm]	31,00 x 14,50 x 31,00
Materialer	TPE
Støpt kroppsmateriale	TPE
Materiale mutter	sink, epoksybelagt

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E18003



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040MKS0010X04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: sink, epoksybelagt; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

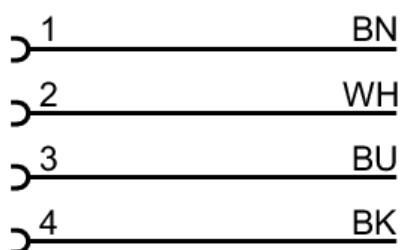

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit