


Overgangsplugg

RSTGB030VAS00.3-03

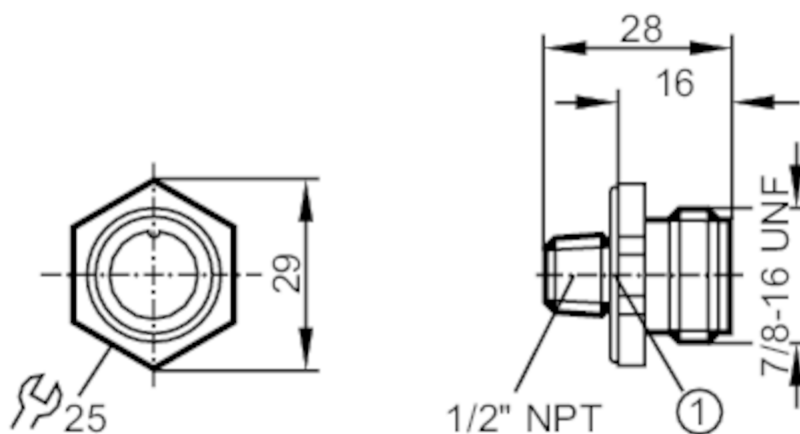

1 O-ring

Applikasjon

Spesiell egenskap gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 600,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...100,00

Beskyttelse IP 68

Mekaniske data

Vekt [g] 25,86

Monteringsgjenger 1/2" NPT

Materialer rustfritt stål:

Støpt kroppsmateriale rustfritt stål:

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

E18067



Overgangsplugg

RSTGB030VAS00.3-03

Elektrisk tilkobling


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

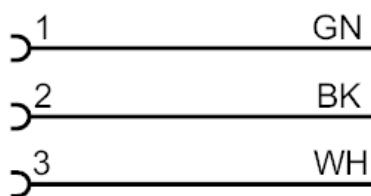

BK =	Lederfarger :
GN =	svart
WH =	grønn
	hvit