


Kabelbare plugger

SSTA040MSSFKPG

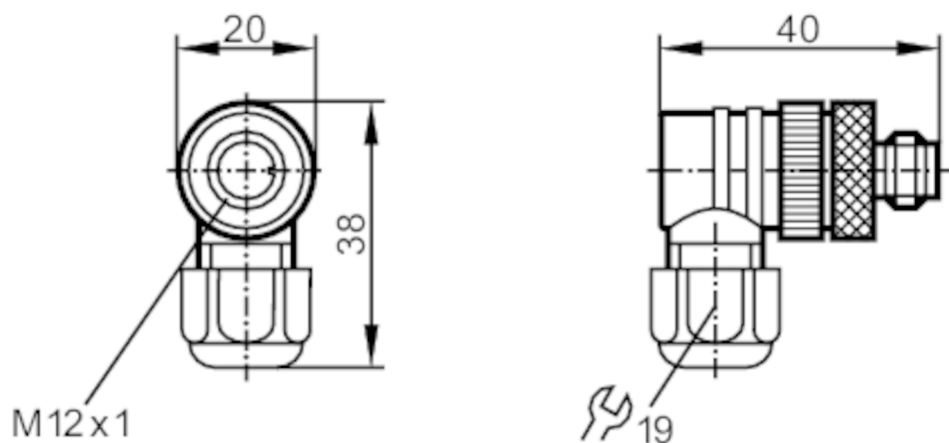

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	27,22
Dimensjoner	[mm]	38,00 x 20,00 x 40,00
Materialer		PA
Støpt kropps materiale		PA
Materiale mutter		sink, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E18084



Kabelbare plugger

SSTA040MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: sink, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

