


Forbindelseskabel

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

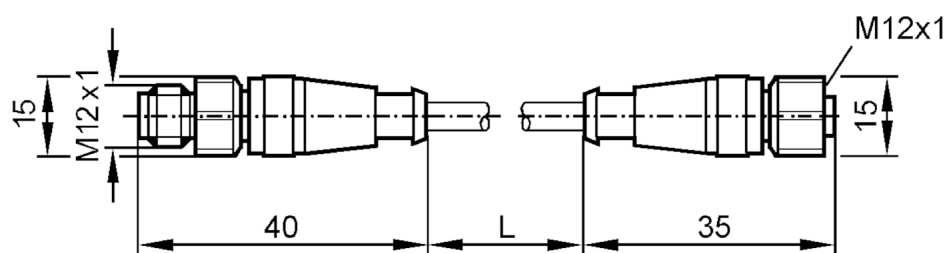

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 300,00 AC/DC
--------------------	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...105,00
---------------------------	-----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data


Vekt [g]	45,36
Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 40,00
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4571/316Ti)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

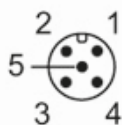




Forbindelseskabel

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,4 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilkobling

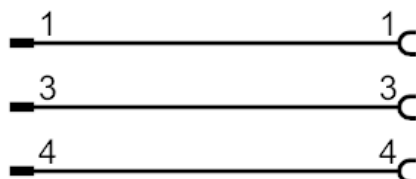

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

