


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0002X04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

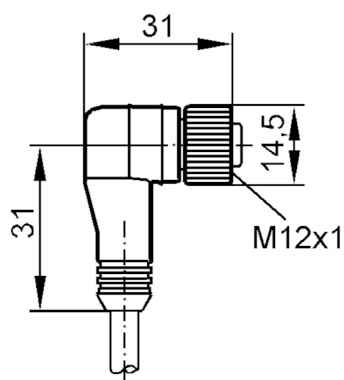

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 300,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-45,00...105,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

158,76

Dimensjoner

[mm]

31,00 x 14,50 x 31,00

Materialer

TPE

Støpt kroppsmateriale

TPE

Materiale mutter

sink, epoksybelagt

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E18149



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0002X04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: sink, epoksybelagt; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

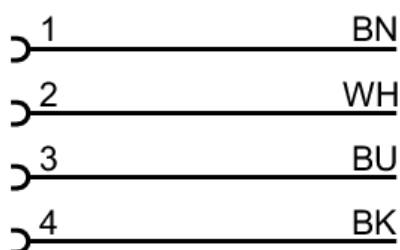

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit