


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/0,22M

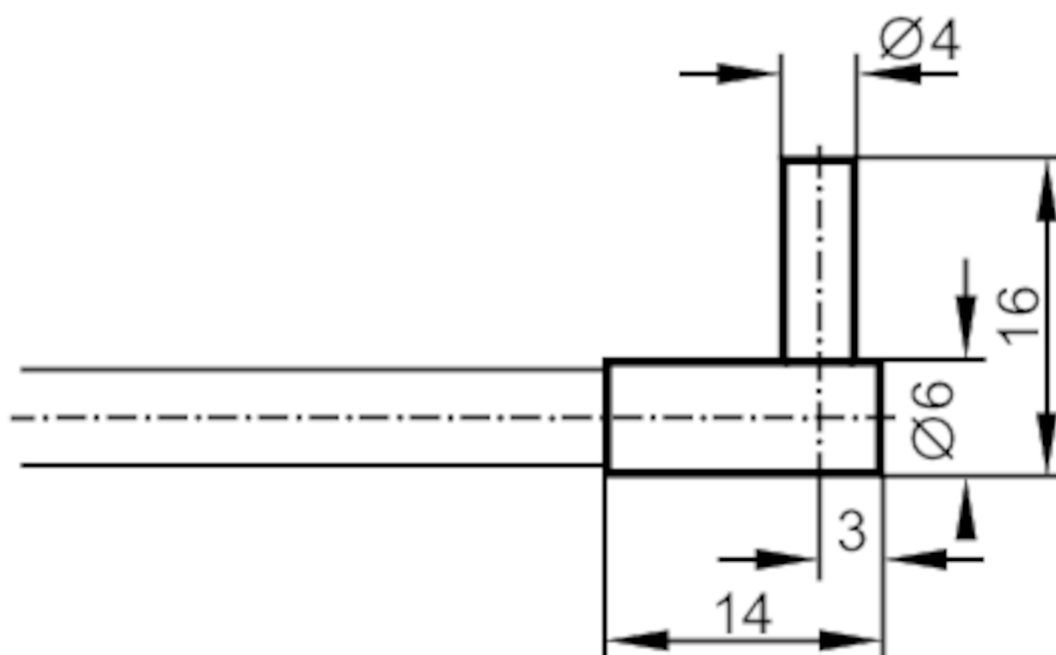

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	41,50
Versjon av følehode		vinklet
Følehovede diameter	[mm]	4,00
Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	220,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		Ⓢ

E20412



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/0,22M

Materialer	Adapter: PPE
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	E20103
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.