


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-E3/0,35M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20080

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

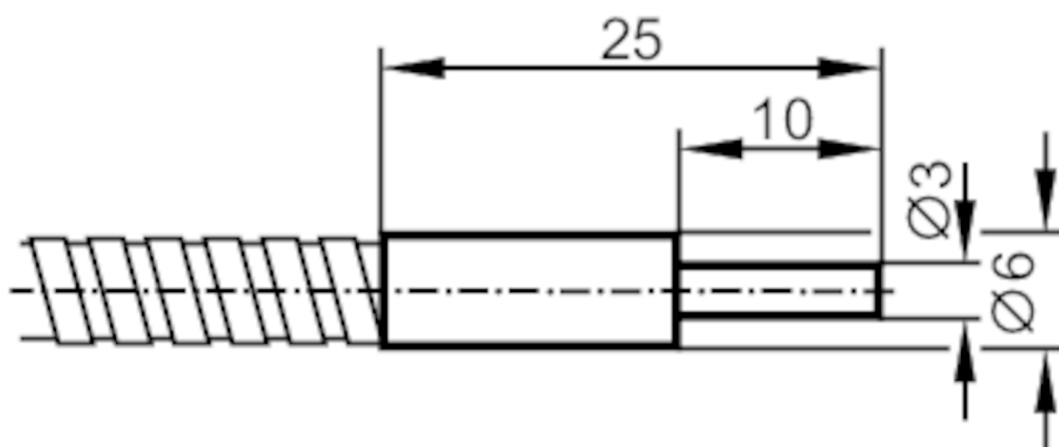

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

350,00

E20442



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-E3/0,35M

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		E20102
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.