


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

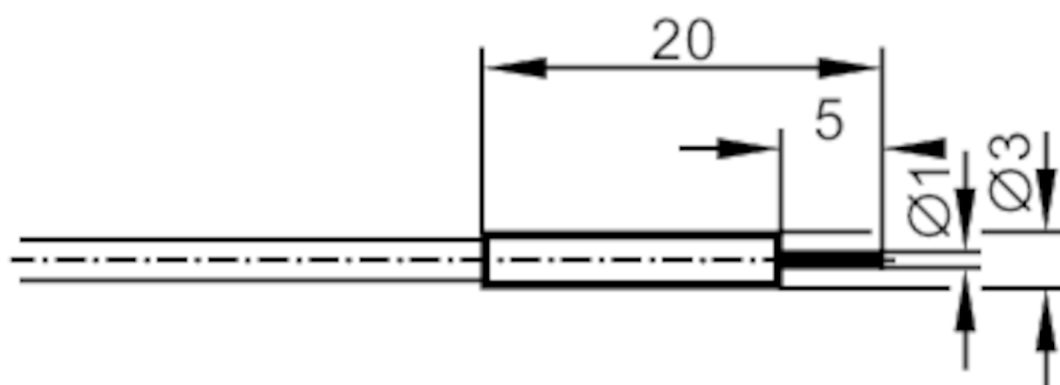

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

Følehovede lengde

[mm]

5,00

Total lengde

[mm]

100,00

Liten bøyeradius

[mm]

10,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20444



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.