


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

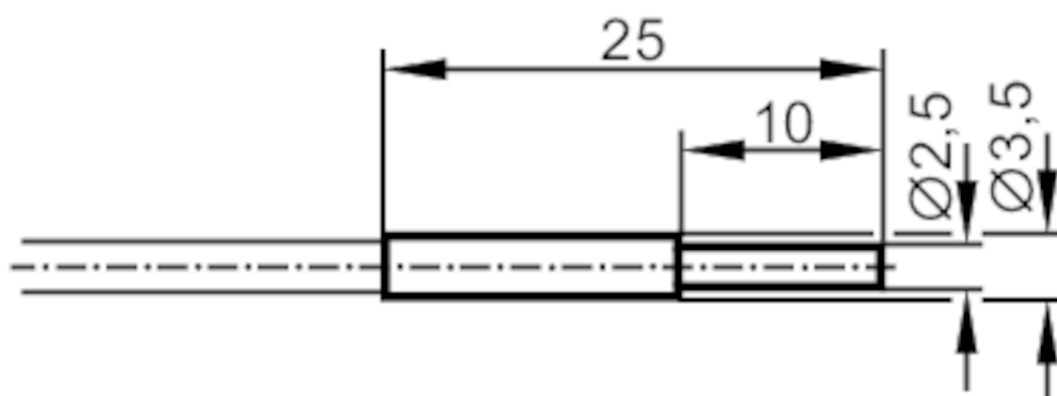

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

2,50

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

800,00

Liten bøyeradius

[mm]

10,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20449



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	E20106
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.