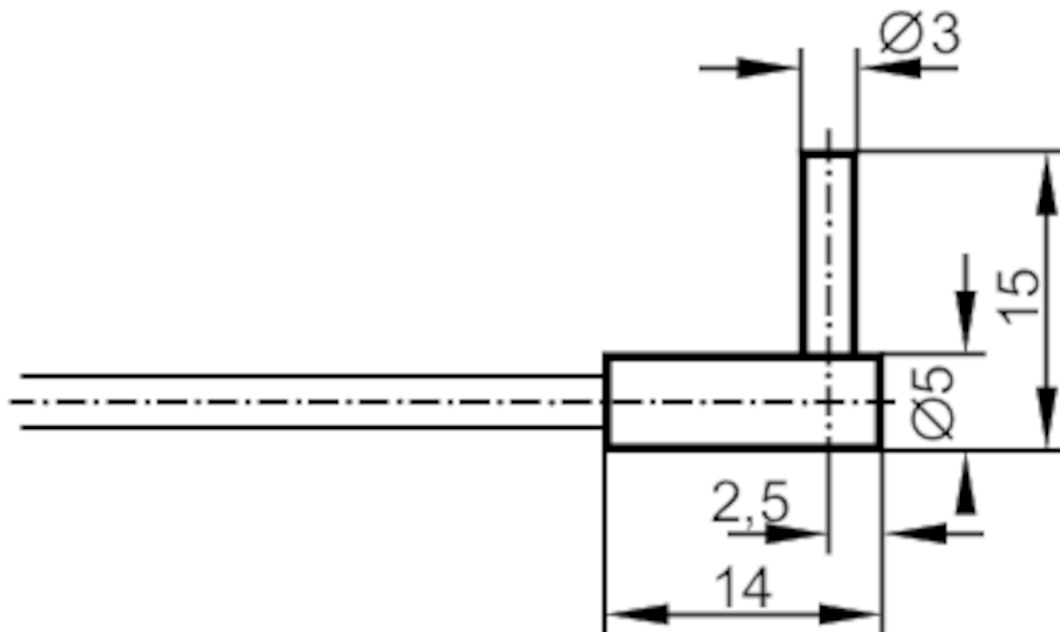



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

180,00; (+10 mm)

Liten bøyeradius

[mm]

10,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20450



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.