


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0005E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

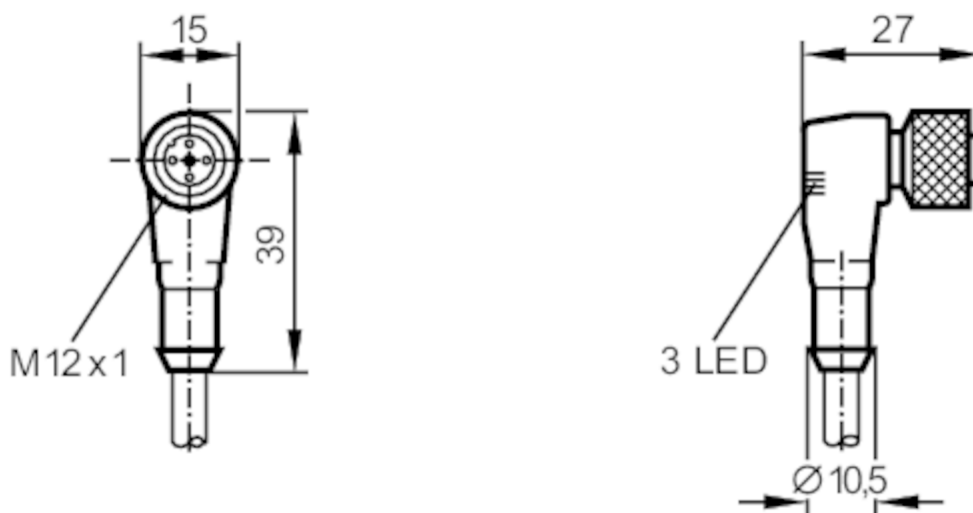

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	TPU gjennomsiktig
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	TPU, gjennomsiktig
-----------------------	--------------------

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Displayer/driftelementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0005E04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet



Tilkobling

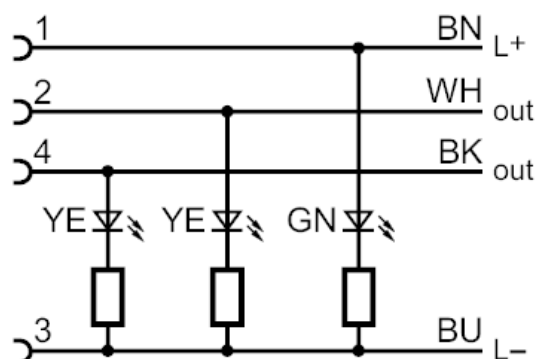

BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
WH =	blå
	hvit