


## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3

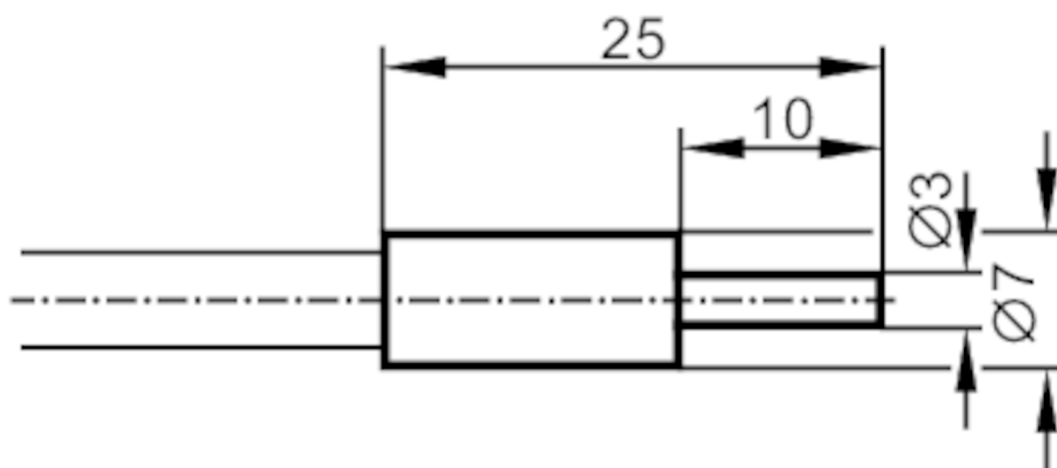

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF; OOF

## OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

## OOF

Glassfiberoptikk

[mm]

200,00

## OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

## Mekaniske data

Vekt

[g]

64,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

600,00

# E20494



## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| Liten bøyeradius      | [mm] | 20,00                         |
| Fiberarrangement      |      |                               |
| Fibermateriale        |      | glass                         |
| Fiberhodet materiale  |      | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
| Fiberskjede materiale |      | metall silikon                |
| <b>Tilbehør</b>       |      |                               |
| Varer som leveres     |      | E20102                        |
| <b>Merknader</b>      |      |                               |
| Antall i forpakning   |      | 1,00 stk.                     |