


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3 1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20526

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

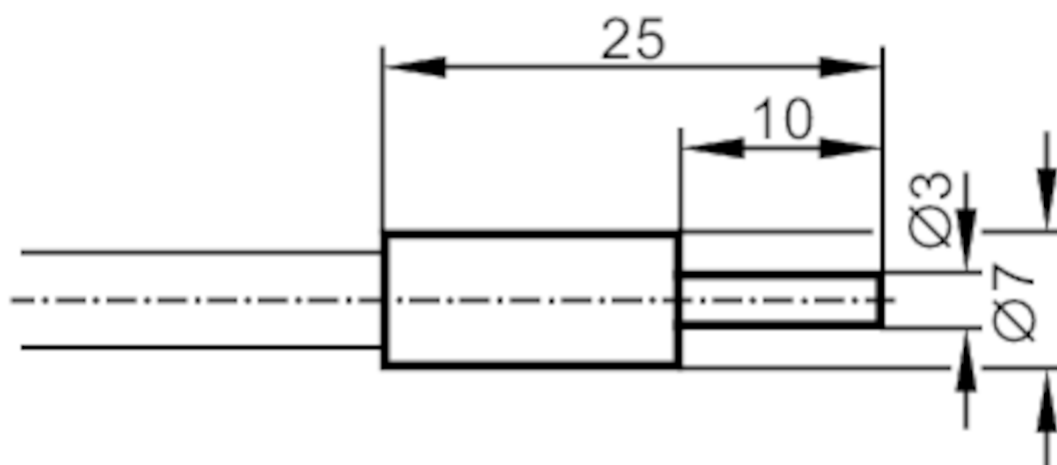

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

1 000,00

E20501



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3 1m

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.