


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-MPV-M6

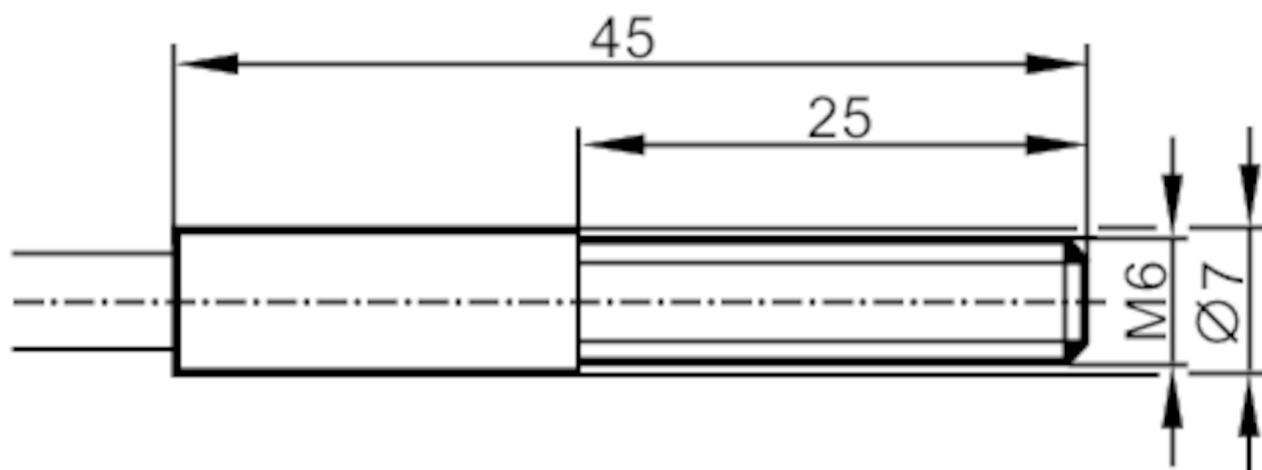

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer;
Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk
forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm] 300,00

OKF

Glassfiberoptikk [mm] 20,00

OOF

Glassfiberoptikk [mm] 220,00

OUF

Glassfiberoptikk [mm] 20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt [g] 58,50

Versjon av følehode rett

Følehovede tråd M6

E20511



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-MPV-M6

Følehovede diameter	[mm]	7,00
Følehovede lengde	[mm]	45,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 2
	riflet mutter: 1 x M11

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------