

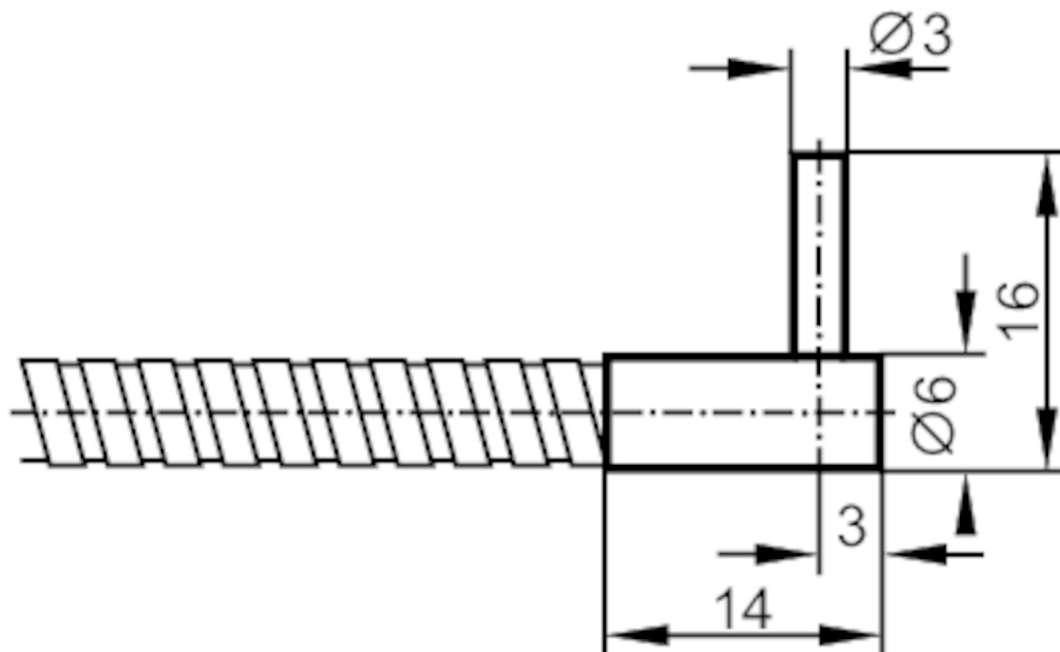

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20129

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

220,00; (-10 %)

E20520



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.