


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

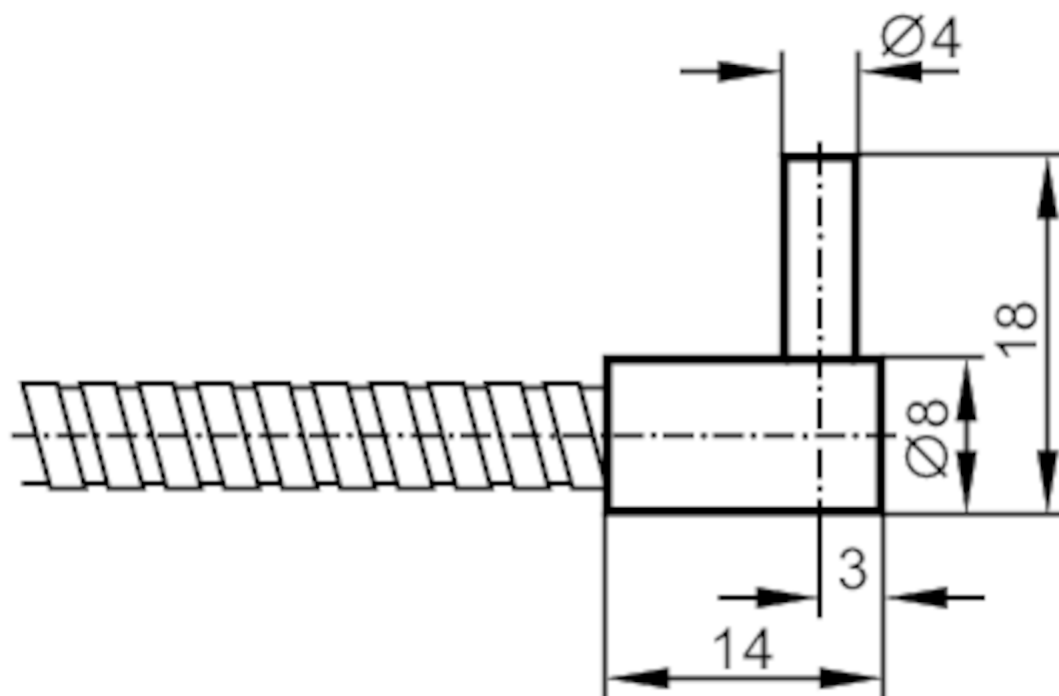

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

220,00; (-10 %)

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: ABS

Fibermateriale

glass

E20521



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.