


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

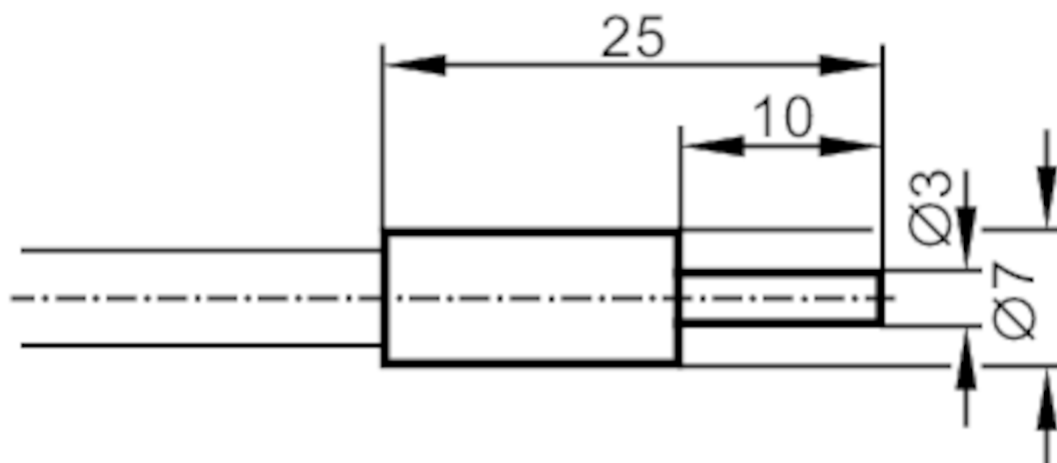

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

32,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

32,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

E20527



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3/2M

Fiberskjede materiale

metall silikon

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.