


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-R4/2,5m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

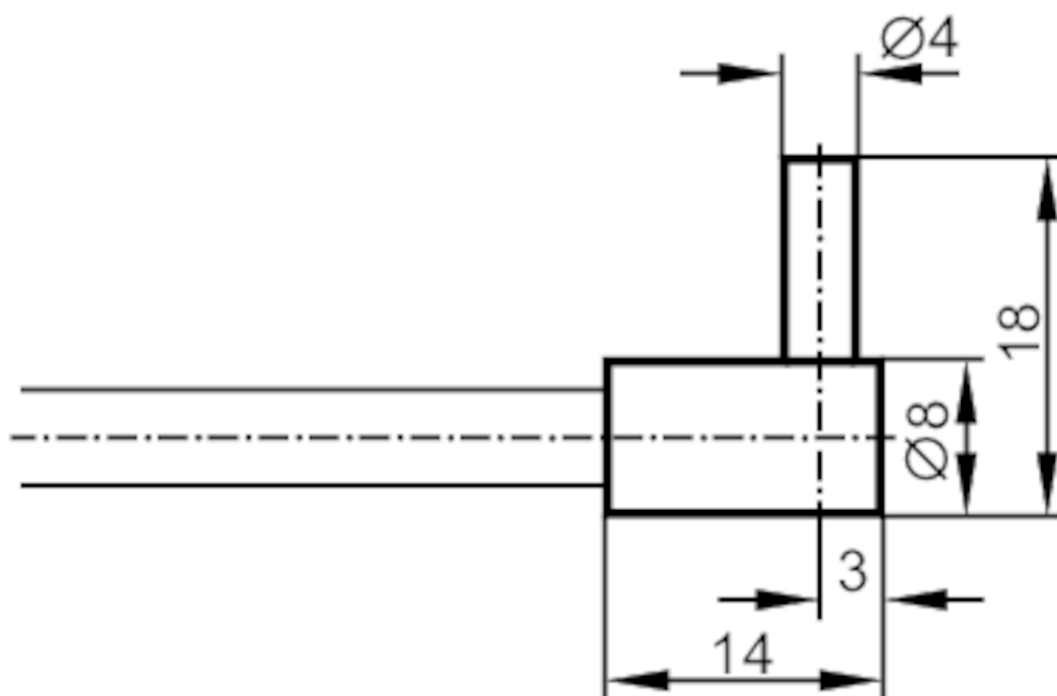

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

28,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

28,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

2 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

E20531



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-R4/2,5m

Fiberskjede materiale

metall silikon

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.