


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-M4/1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20533

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

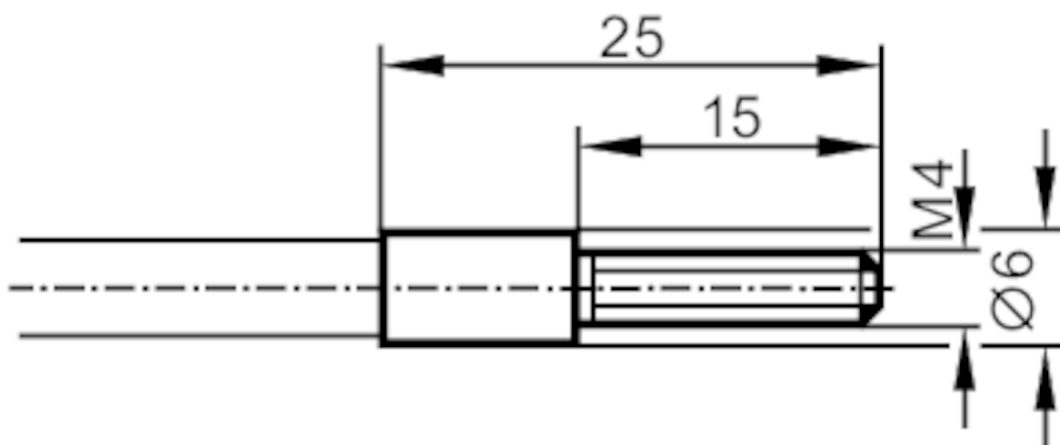

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

1 000,00

E20532



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-M4/1m

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.