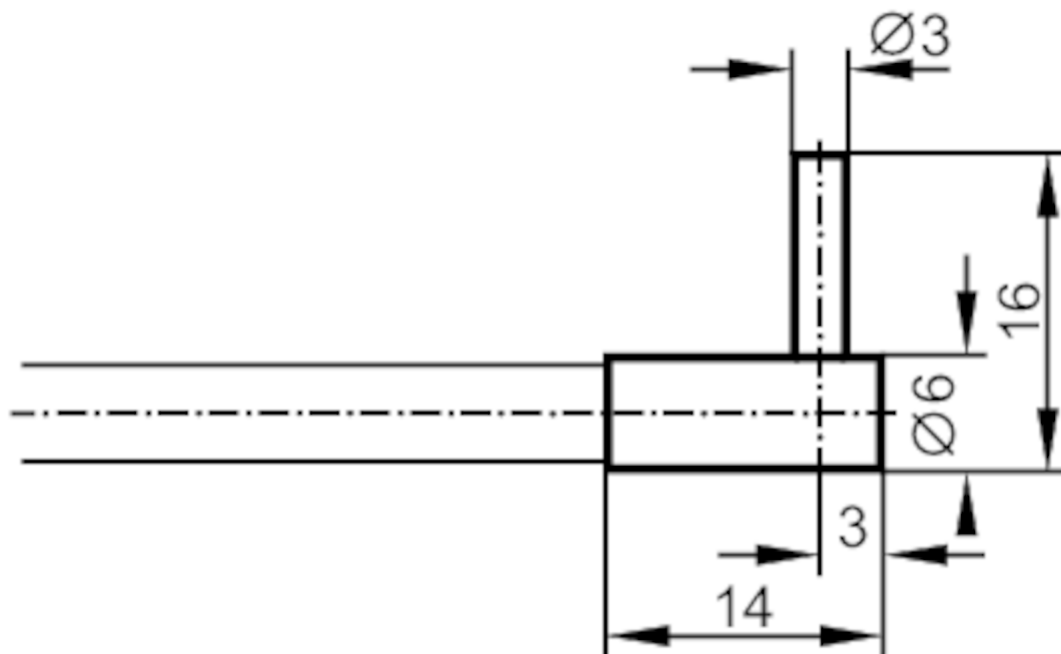



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-R3/2,5m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

85,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

85,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

2 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

E20542



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-R3/2,5m

Fiberskjede materiale

metall silikon

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.