


## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-E1/1,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20492

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

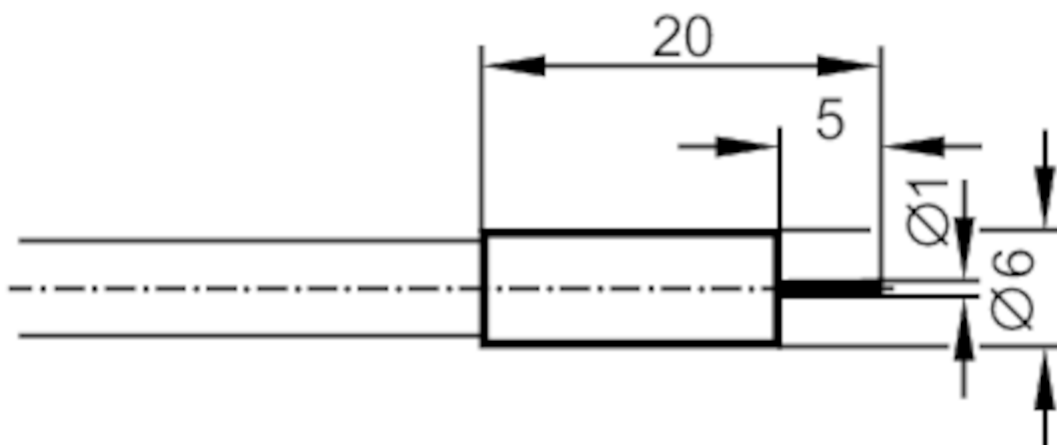

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

## OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

45,00

## OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

45,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

## Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

Følehovede lengde

[mm]

5,00

Total lengde

[mm]

1 500,00

# E20547



## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-E1/1,5M

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| Liten bøyeradius      | [mm] | 20,00                         |
| Fibermateriale        |      | glass                         |
| Fiberhodet materiale  |      | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
| Fiberskjede materiale |      | metall silikon                |
| Tilbehør              |      |                               |
| Varer som leveres     |      | E20103                        |
| Merknader             |      |                               |
| Antall i forpakning   |      | 1,00 stk.                     |