




Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3/0,3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20062

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

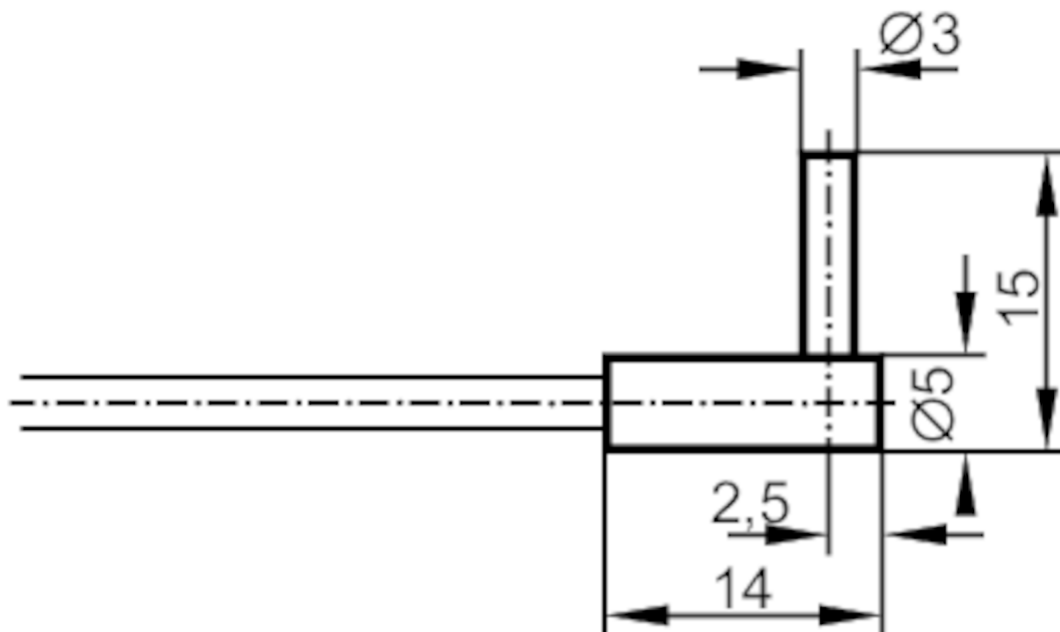

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk
forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

300,00

E20550



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3/0,3M

Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.