


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

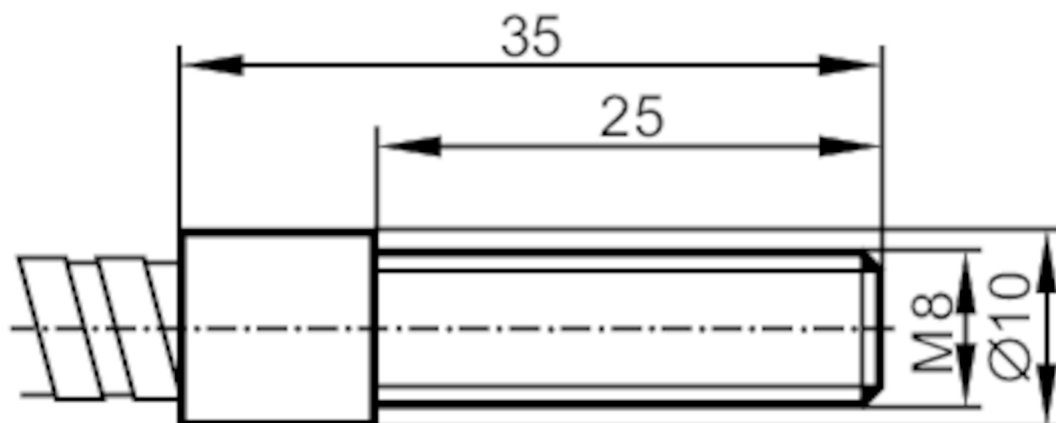

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

23,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

6 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

aluminium

E20558



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8/6M

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------