


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/0,14M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

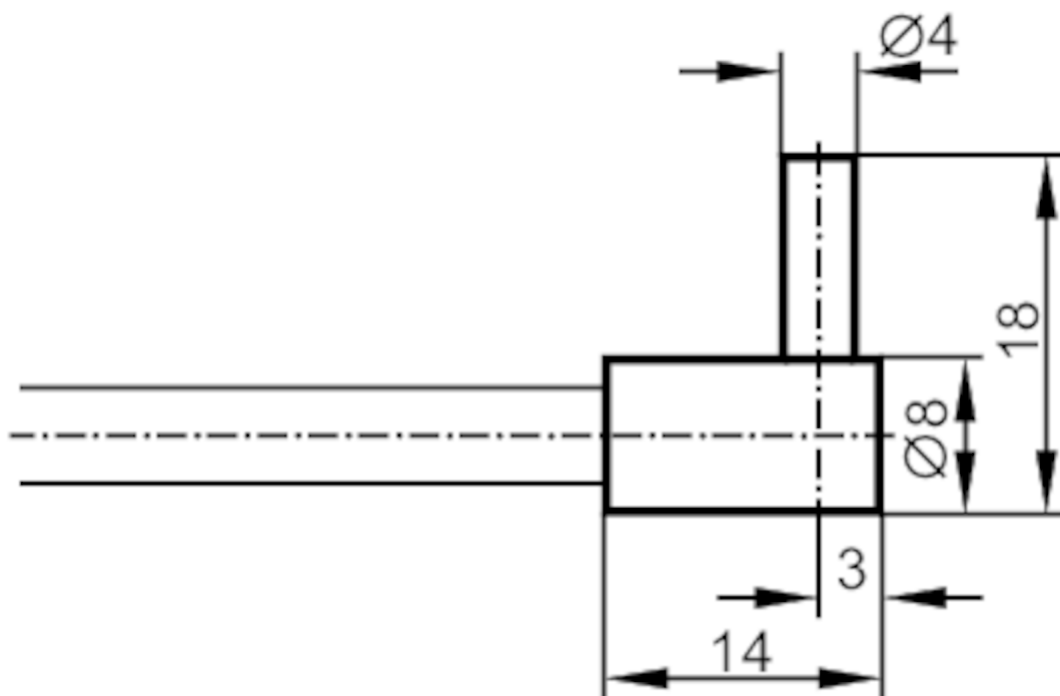

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

100,00; (+10 mm)

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

E20566



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/0,14M

Fiberskjede materiale	metall silikon
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.