

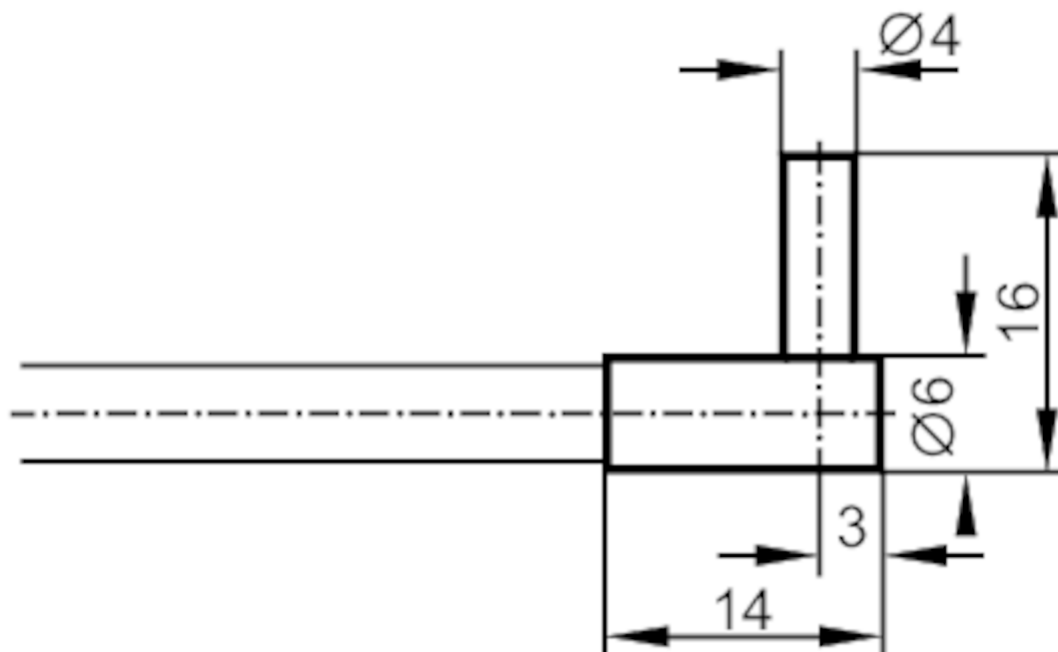
Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20412

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

156,00; (-6 mm)

E20569



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		E20103
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.