


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-R6/1,2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

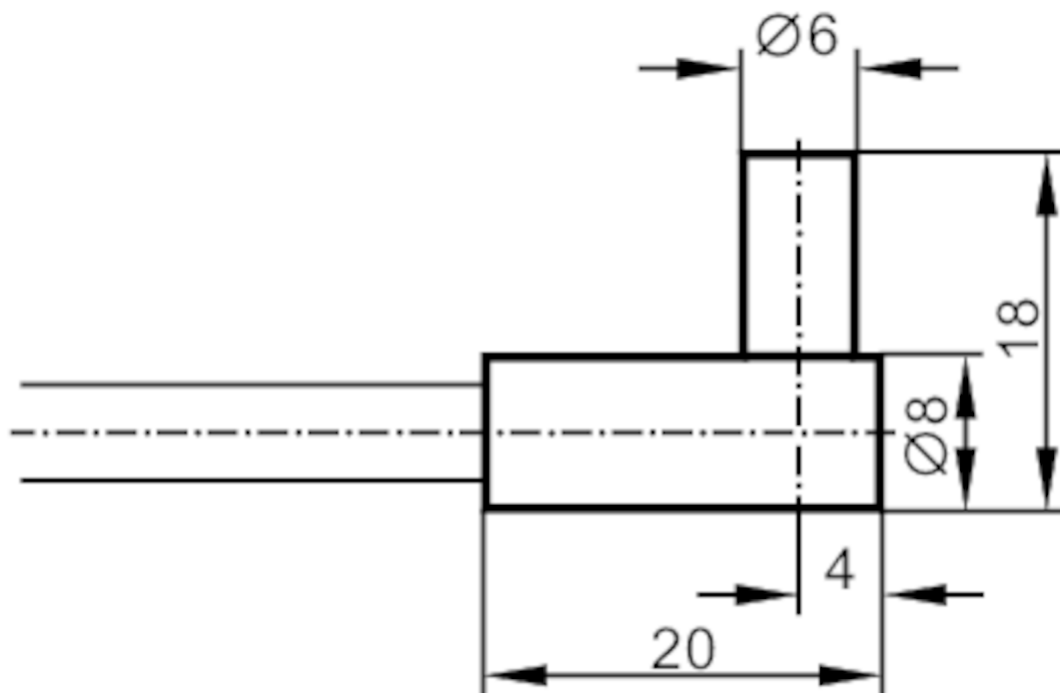

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

288,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Total lengde

[mm]

1 200,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

PVC

Tilbehør

Varer som leveres

Monteringsklemmer:, E10221

E20581



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-R6/1,2M

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------