


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

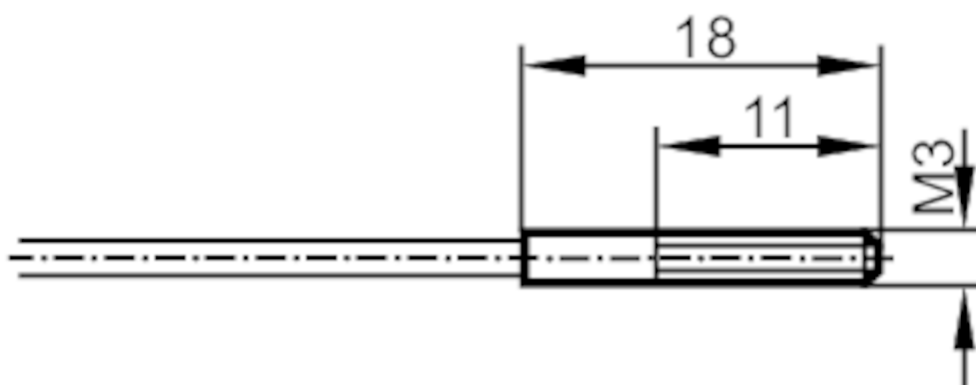

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

200,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M3

Følehovede lengde

[mm]

20,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fibermateriale

PMMA

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

PE

E20607



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)

Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.